


Adsorbcijski sušilnik LDF-H3-N1/4-110

Številka dela: 185679

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

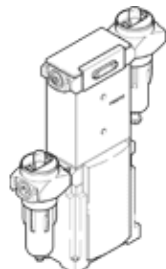

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Vstopni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfersko rosišče	-40 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okolice	2 ... 50 °C
Masa izdelka	9.200 g
Način pritrditve	s skozišnjo izvrtino
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina