


Navojni priključek zaščitne cevi MKGV-20-M25

Številka dela: 1877303

FESTO

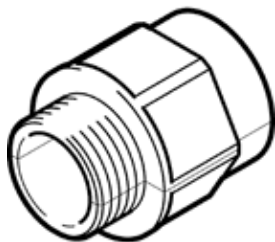

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu vijačnega priključka	PA