


# Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-15X45

Številka dela: 189189

FESTO

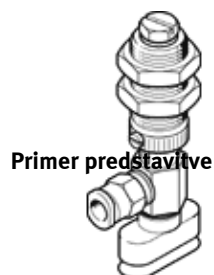

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost priseska	15x45 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Oblika priseska	Ovalen, ploščat
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Vakuumski priključek	G1/8 G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR