


Protipovratni ventil HB-1/8-QS-1/4-U

Številka dela: 190860

FESTO

Pretok od QS vtičnega priključka k zunanjemu navoju.
Ta tip je primeren za vakuum.

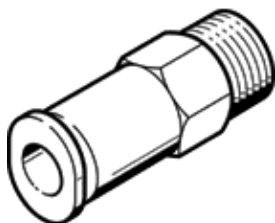

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-1/4
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok	303 l/min
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Med (medenina)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Maks. diferenčni tlak, odpiranje	0,1 bar
Maks. diferenčni tlak, zapiranje	0,2 bar
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	21 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS