


Vodilna enota

FEN-50- -

Številka dela: 19173

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2008

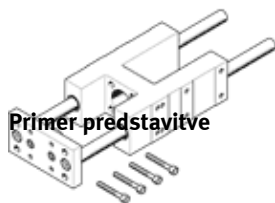

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Drsno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	50 N
Dodatek mase na 10 mm giba	47 g
Osnovna masa za 0 mm giba	4.190 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Informacije o materialu elementa vodenja	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran