


# Vodilna enota

**FEN-80- -**

Številka dela: 19175

**FESTO**

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008

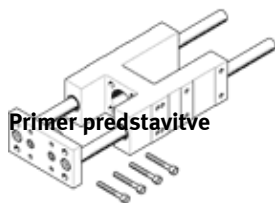

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	70 N
Dodatek mase na 10 mm giba	70 g
Osnovna masa za 0 mm giba	10.720 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Informacije o materialu elementa vodenja	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran