


# L vtično navojni priključek QSMKL-1/16-5/32-U

Številka dela: 192814

FESTO

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.

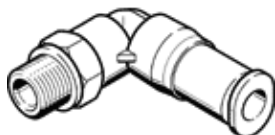

## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Velikost                                     | Mini  |
| Imenska velikost                             | 1,6 mm  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču             | Premaz  |
| Položaj vgradnje                             | poljuben  |
| Enota pakiranja                              | 1   |
| Konstruktivna zgradba                        | Princip potisni/povleci                         |
| Obratovalni tlak                             | -0,95 ... 10 bar                                |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar                                |
| Delovni medij                                | filtriran stisnjen zrak<br>Vakuum               |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK         | 1   |
| Temperatura okolice                          | -10 ... 60 °C                                   |
| Dovoljenje                                   | Germanischer Lloyd                              |
| Masa izdelka                                 | 15 g  |
| Pnevmatični priključek                       | NPT1/16-27<br>za cevi z zunanjim premerom 5/32" |
| Barva sprostitvenega obroča                  | siva  |
| Opomba o materialu                           | Ustreza RoHS                                    |
| Informacije o materialu ohišja               | PBT   |
| Podatki o materialu sprostitvenega obroča    | POM   |
| Informacije o materialu tesnila cevi         | NBR   |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi   | visokolegirano jeklo, nerjavno                  |