


# Priključni blok MHP1-PR4-3-PI-PCB

Številka dela: 197243

FESTO

za montažo ventilov s polovično objemko MHP1-....-PI

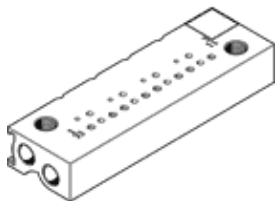

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Maks. število ventilskih mest             | 4  |
| Obratovalni tlak                          | 0 ... 8 bar  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okolice                       | 0 ... 40 °C  |
| Način pritrditve ventila                  | z notranjim navojem  |
| Pnevmatični priključek 1                  | M5   |
| Pnevmatični priključek 3                  | M5   |
| Material, priključna plošča               | Aluminijeva litina za kovanje                                      |