


Drсни ventil VZFB-A-1"-CC-V2V2E

Številka dela: 2461325
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Imenska velikost 1", z vpenjalnim obročkom, ASME-BPE, EPDM, material 1.4301.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

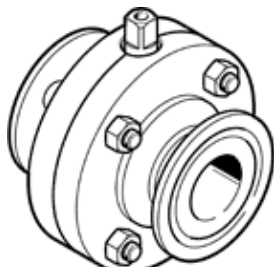

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Konstruktivna zgradba | 2 potni diskovni ventil |
| Način vklopa | ročno |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Clamp/Clamp |
| Imenski premer DN | 1" |
| Smer pretoka | povraten |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 10 |
| Vklopni moment | 8 Nm |
| Zasnovan na osnovi standarda | ASME BPE |
| Medij | Voda nevtralne tekočine |
| Temperatura medija | -10 ... 120 °C |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala ohišja | 1.4301 |
| Material, podložka | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala diska | 1.4301 |
| Material, gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala gredi | 1.4301 |
| Masa izdelka | 1.200 g |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |