


# Drсни ventil VZFB-A-4"-CC-V2V2E

Številka dela: 2461819  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Imenska velikost 4", z vpenjalnim obročkom, ASME-BPE, EPDM, material 1.4301.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

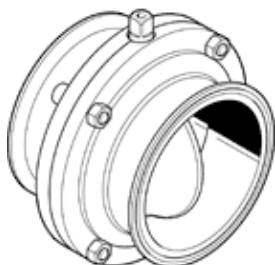

## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Konstruktivna zgradba                | 2 potni diskovni ventil                              |
| Način vklopa                         | ročno  |
| Princip tesnenja                     | mehak  |
| Položaj vgradnje                     | poljuben   |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda  |
| Priključek procesnega ventila        | Clamp/Clamp  |
| Imenski premer DN                    | 4"   |
| Smer pretoka                         | povraten   |
| Obratovalni tlak procesnega ventila  | 10   |
| Vklopni moment                       | 35 Nm  |
| Zasnovan na osnovi standarda         | ASME BPE   |
| Medij                                | Voda<br>nevtralne tekočine                           |
| Temperatura medija                   | -10 ... 120 °C                                       |
| Opomba o materialu                   | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS |
| Neoporečnost za živila               | Glej razširjene informacije o materialu              |
| Material, ohišje                     | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala ohišja            | 1.4301   |
| Material, podložka                   | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala diska             | 1.4301   |
| Material, gred                       | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala gredi             | 1.4301   |
| Masa izdelka                         | 3.300 g  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev                     |