


Drсни ventil

VZFB-A-2"-WW-V4V4V

Številka dela: 2462105
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Imenska velikost 2", z varjenimi konci, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

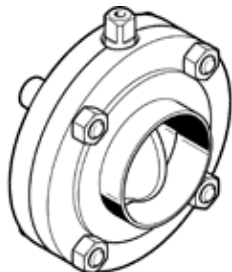

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivska zgradba	2 potni diskovni ventil
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Zavarjeni konci/zavarjeni konci
Imenski premer DN	2"
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	10
Vklopni moment	14 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ASME BPE
Medij	Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-15 ... 140 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4404
Material, podložka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala diska	1.4404
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4404
Masa izdelka	1.500 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev