


Drсни ventil VZFB-SZ-3"-TT-V4V4V

Številka dela: 2468990
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Imenska velikost 3", z navojem, SMS 1145, FPM, material 1.4404.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

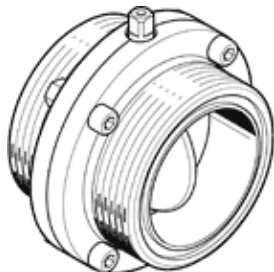

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Konstruktivna zgradba | 2 potni diskovni ventil |
| Način vklopa | ročno |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Zunanji navoj/zunanji navoj |
| Imenski premer DN | 3" |
| Smer pretoka | povraten |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 10 |
| Vklopni moment | 18 Nm |
| Zasnovan na osnovi standarda | SMS 1145 |
| Medij | Voda nevtralne tekočine |
| Temperatura medija | -15 ... 140 °C |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala ohišja | 1.4404 |
| Material, podložka | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala diska | 1.4404 |
| Material, gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala gredi | 1.4404 |
| Masa izdelka | 3.200 g |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |