

 

# Magnetni ventil

## MZH-5/2-1,5-L-LED

Številka dela: 30220

FESTO

Micro-Pneumatic, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.

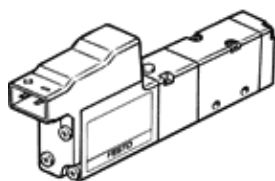

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Normalni imenski pretok	80 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 7 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Vrsta zaščite	IP40 z vtičnico
Imenska velikost	1,5 mm
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Čas preklopa izključen	21 ms
Čas preklopa vključen	9 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC: 0,55W
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	30 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča Vrstni modul
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča Vrstni modul
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča Vrstni modul
Pnevmatični priključek 4	Vrstni modul
Pnevmatični priključek 5	Vrstni modul
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij