


# Vodilna enota FEN-80- -KF

Številka dela: 33488

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2008

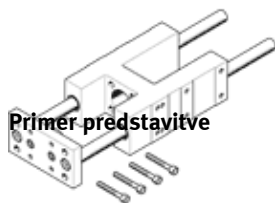

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	40 N
Dodatek mase na 10 mm giba	80 g
Osnovna masa za 0 mm giba	10.430 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Informacije o materialu elementa vodenja	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran