


Prisesek VAS-100-1/4-PUR

Številka dela: 36141

FESTO

s tesnilom OL.

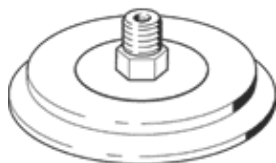

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Premer priseska	100 mm
Efektiven premer priseska	85 mm
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	397 N
Pritrdilni navoj	G1/4
Pritrditev priseska	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Trdota v Shore	62
Informacije o materialu navojnega zatiča	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)