


Aksialni sklop EAMM-A-T42-80P

Številka dela: 4623788

FESTO

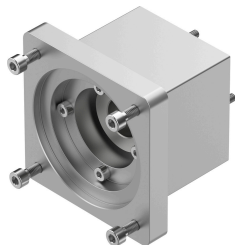

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	64.1 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.77 000065
Prenosljivi navor	10 Nm
Teža izdelka	500 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika Motor In	80P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS