


# Senzor SKDA-1.5-AB

Številka dela: 4624759

FESTO

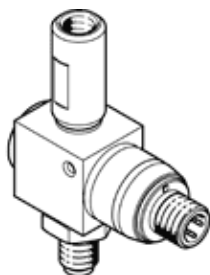

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje merjenja sile	0 ... 1,5 kN
Območje kalibracije	-0,2 ... 2 kN
Mejna obremenitev	3,75 kN
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Analogni izhod	4 - 20 mA
Natančnost analognega izhoda FS	0,2 %FS
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje visokolegirano jeklo, nerjavno
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Masa izdelka	0,2 kg
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Vrsta zaščite	IP67
Električni priključek	Priključnica M12x1 4-polni A-kodiran
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
KC oznaka	KC-EMV