


Natično-navojni priključek N-M5-PK-4

Številka dela: 4902

FESTO

s tesnilnim obročem.

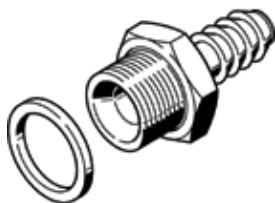

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Material, ohišje	Med (medenina)