


# Priključni blok MHP2-PR4-5

Številka dela: 525123

FESTO

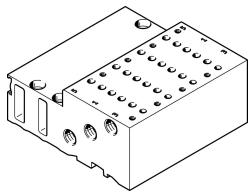

## Podatkovni list

| Značilnost                         | Vrednost                                    |
|------------------------------------|---|
| Največje število ventilskih mest   | 4   |
| Razred korozijske odpornosti KBK   | 2 – zmerna korozijska obremenitev           |
| Skladnost z LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Teža izdelka                       | 340 g                                       |
| Način pritrditve priključne plošče | s prehodno izvrtino<br>s klobučasto letvijo |
| Način pritrditve ventila           | z notranjim navojem                         |
| Pnevmatični priključek 1           | M7  |
| Pnevmatični priključek 3           | M7  |
| Pnevmatični priključek 5           | M7  |
| Material priključne plošče         | Gnetna aluminijevega zlitina                |