

 

# Mejno stikalo

## SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Številka dela: 526676

FESTO

električen, brez kontakta, dvožilna izvedba, za pogone z utorom za senzorje 10, s kablom.

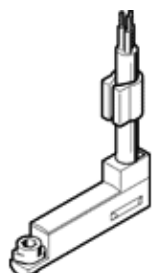

### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za okrogel utor
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	brezkontakten 2-žilni
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	< 0,5 ms
Čas izklopa	> 0,5 ms
Maks. izhodni tok	50 mA
Maks. preklopna moč DC	1,5 W
Padec napetosti	< 8 V
Zaostali tok	< 1 mA
Kratkostična odpornost	da
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel 2-žilni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Način pritrditve	povezan s profilom valja vpet v okrogli utor vstavljen od zgoraj v utor
Pritezni moment	0,4 Nm
Masa izdelka	15,4 g
Informacije o materialu ohišja	PA visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67