


Vtičnica spojke KDS6-3/8-I

Številka dela: 531651
Izdelek, ki se opušča

FESTO

samozaporen, z varnostno vezjo po ISO 4414

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

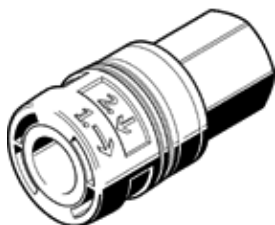

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7,2 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,5 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.733 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	BIA TÜV
Imenski pritezni moment	21,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	115 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS