 



Krmilni drsnik VHER-BH-M04C-M05-UD

Številka dela: 538191

FESTO

v izvedbi iz umetne mase, z zaznavanjem položaja nastavitve ročice, potni ventil 4/3 v osnovnem položaju zaprt, zaklepanje v treh položajih ročice, smer odvoda navzdol.

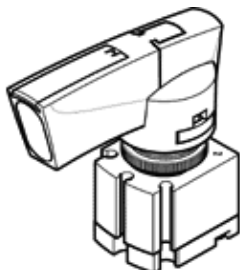

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	4/3 zaprt
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	260 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Vrtljiv drsnik
Imenska velikost	4 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Varovanje vklopa	z priborom, možnost zaklepanja
Princip tesnenja	trd
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Brez prekrivanja	da
Prikaz stanja signala	s priborom
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Vklopni moment	0,6 Nm
Masa izdelka	80 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Pnevmatični priključek 4	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA