


Povratno-dušilni ventil GRLA-1/8-QS-8-B-20

Številka dela: 540359

FESTO

za dušenje iztekajočega zraka, z zasučnim priključkom.

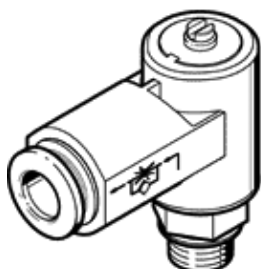

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventil | Povratno-dušilni ventil izpuha |
| Pnevmatični priključek 1 | QS-8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Način vklopa | ročno |
| Element za nastavljanje | Vijak z zarezo |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok v smeri dušenja | 650 l/min |
| Normalni imenski pretok v protipovratni smeri | 600 ... 750 l/min |
| Obratovalni tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Delovni medij | filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar | 1.080 l/min |
| Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar | 800 ... 1250 l/min |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 40 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 4 Nm |
| Dopustni vklopni moment regulirnega vijaka | 0,4 Nm |
| Masa izdelka | 18 g |
| Enota pakiranja | 20 |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | Aluminijeva litina za kovanje |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Podatki o materialu sprostivnega obroča | POM |
| Podatki o materialu regulirnega vijaka | Med (medenina) |
| Podatki o materialu nihajnega priključka | Ojačan PBT |