


# Ploski portal DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Številka dela: 543019

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in s krogličnimi vodili ter vodilno osjo, precizno in dinamično pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.

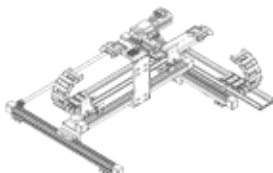

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Ploskovni portal 1.0-3.0
Koristno breme	0 ... 6 kg
Pogon Y osi	DGE-25-ZR-KF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.300 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm
Pogon X osi	DGE-25-ZR-KF
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 2.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,1 mm