


Prostorski portal DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

Številka dela: 543034

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in valjčnimi vodili, vertikalno kompaktno Mini vodilo, natančno in visoko dinamično pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.

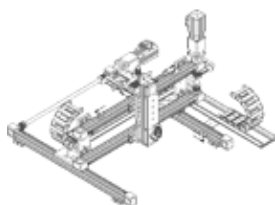

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	SLT-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s kotalnimi vodili 2x
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm
Pogon X osi	DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s kotalnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,1 mm