


Paralelni sklop EAMM-U-E32-55A

Številka dela: 543230

FESTO

primeren za električne pogone.

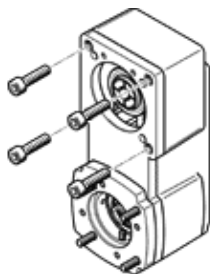

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	3.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	10,22 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,1 Nm
Prenosni vrtilni moment	3 Nm
Masa izdelka	540 g
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS