 



Mejno stikalo SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE

Številka dela: 543873

FESTO

električen, brezkontakten, PNP, odpirnik, za pogone s T-utorom,
montaža od zgoraj, s kablom.

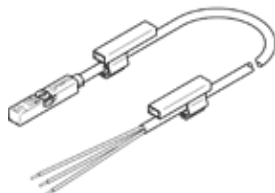

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Mirovni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč DC	3 W
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel 3-žilni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Pogoji preskušanja voda	Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo
Dolžina kabla	7,5 m
Lastnost vodnika	Standarden + vlečna veriga
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PU) odporno na olje
Način pritrditve	fiksno privit vstavljen od zgoraj v utor
Masa izdelka	86,8 g
Informacije o materialu ohišja	PA visokolegirano jeklo, nerjavno
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP68