


# Povezovalni kabel NEBV-H1G2-P-1-LE2

Številka dela: 552002

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.

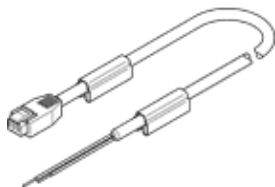

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Für statische Anwendungen
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
maksimalen izhodni tok	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Masa izdelka	24 g
Električni priključek	2-žilni Vtičnica ravna / kabel
Dolžina kabla	1 m
Način pritrditve	Zaponka
Koda barve, izolacija žice	Pin 1 = črna Pin 3 = schwarz/rot
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	POM PUR
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC