

Filter-regulator LFRF-1-D-5M-MAXI-A

Številka dela: 552407

 

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

s kovinskim zaščitnim košem in manometrom, stopnja filtriranja 5 µm.
Z avtomatskim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO

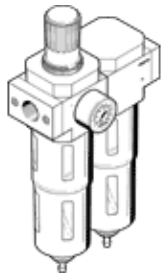

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	8.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.520 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G1
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC