


# Modul meh DADB-V6-50-S426-475

Številka dela: 553327

FESTO

za standardne valje po ISO 15552.

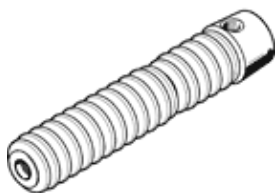

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	57 mm
Velikost	50
Območje giba	426 ... 475 mm
Podaljšanje batnice	126 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	204 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno