


Vtič
NECC-L1G2-C1
Številka dela: 553857

FESTO

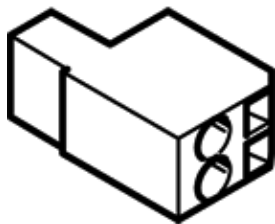

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	300 V
Tokovna obremenitev	10 A
Presek priključka	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura okolice	-25 ... 100 °C
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, ohišje	PBT