


# Surovec prijemalnih čeljusti BUB-HGPT-40-B

Številka dela: 560248

FESTO

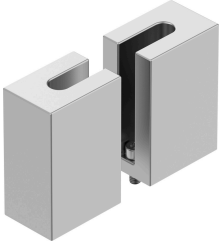

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka na prijemalno čeljust	280 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material surovca	Gnetna aluminijeva zlitina