


# Prirobnica motorja EAMF-A-38A-40S/40T

Številka dela: 562669

FESTO

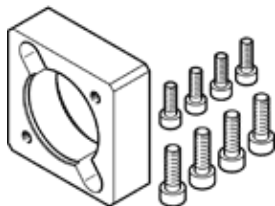

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	80 g
Koda vmesnika, motor in	40S 40T
Koda vmesnika ohišja sklopke	38A.2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS