


# Povezovalni kabel NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Številka dela: 570921

FESTO

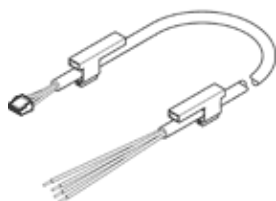

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Lastnost vodnika                          | Standarden   |
| Pogoji preskušanja voda                   | Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo<br>Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Območje obratovalne napetosti DC          | 0 ... 30 V   |
| Odpornost na nihanje napetosti            | 0,8 kV   |
| Tokovna obremenitev pri 40°C              | 1 A  |
| Stopnja umazanije                         | 2  |
| Vrsta zaščite                             | IP40   |
| Temperatura okolice, premični kabli       | -5 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 60 °C  |
| Električni priključek 1                   | Vtičnica, pravokotna oblika L2, 4-polna  |
| Električni priključek 2                   | prost konec, 4-žilni   |
| Struktura kabla                           | 4 x 0,14 mm <sup>2</sup>   |
| Premer kabla                              | 4,1 mm   |
| Dolžina kabla                             | 2,5 m  |
| Imenski presek vodnika                    | 0,14 mm <sup>2</sup>   |
| Koda barve, izolacija žice                | modra<br>rjava<br>črna<br>bela   |
| Barva oplášenja kabla                     | siva   |
| Opomba o materialu                        | Brez bakra in PTFE<br>Ustreza RoHS   |
| Informacije o materialu ohišja            | PBT  |
| Informacija o materialu, izolacijski ovoj | PP   |
| Informacije o materialu oplášenja kabla   | PVC  |