


# Prostorski portal DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Številka dela: 574542

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.

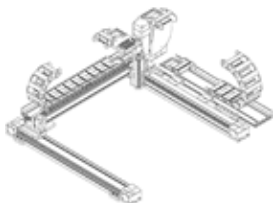

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 0.5
Koristno breme	0 ... 0,5 kg
Pogon Z osi	DGSL-8
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 80 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	EGC-50-TB
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,08 mm
Pogon X osi	EGC-70-TB
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 5.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,08 mm