


# P-priključna letev VABM-B10-20-G38-4-P53-E

Številka dela: 576416

FESTO

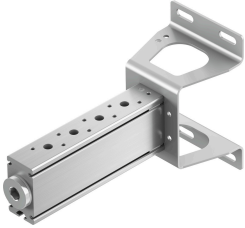

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	22 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	4
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	324 g
Način pritrditve	s kotnikom za pritrditev
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina