


Pogon EMGC-60-P-G7-SEC-67

Številka dela: 8000615

Izdelek, ki se opušča

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO

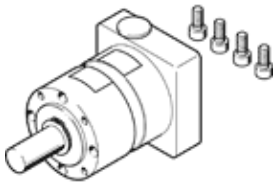

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	67 mm
Torzijska zračnost	0,5 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	7:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-20 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	26 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,3 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	44 Nm
Maks. izkoristek	94 %
Togost pred zasukom	1,7 Nm/arcmin
Masa izdelka	900 g
Koda vmesnika izhoda motorja	60H
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS