


Priključni set DADG-AK-G8-12-40

Številka dela: 8152376

FESTO

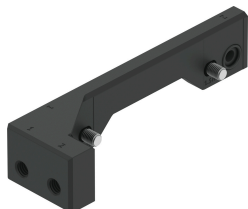

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 12 |
| Hod | 40 mm |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 000032...116 000032 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Največji pritezni moment | 1.5 Nm |
| Toleranca priteznega momenta | ± 10 % |
| Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1 | 0.7 Nm |
| Teža izdelka | 14.2 g |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Material adapterja | Epoksidna smola |
| Material tesnil | NBR |
| Material vijakov | jeklo, prevlečeno |