


Amortizer DYEF-M4-Y1

Broj artikla: 1179810

FESTO

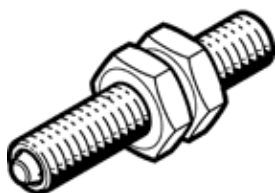

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M4
Hod	0,9 mm
Prigušivanje	P cushioning without metal fixed stop
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	0,9 mm
Maks. primljena energija po hodu	0,015 J
Težina proizvoda	2,1 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik