

L utični priključak QSL-B-1/8-8-20

Broj artikla: 130928


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougrom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO

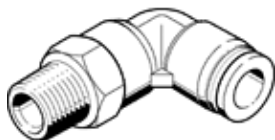

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 4,6 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 20 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 7 Nm |
| Težina proizvoda | 12,6 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | for tubing, 8mm outside diameter |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Informacija o materijalu, kućište | PBT |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, zaptivka creva | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment creva | visokolegirani čelik, nerđajući |