

T utični priključak QST-B-3/8-8-10

Broj artikla: 130945


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougrom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO

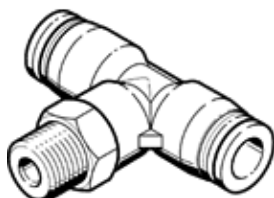

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	4,8 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	22 Nm
Težina proizvoda	28,6 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	for tubing, 8mm outside diameter
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, zaptivka creva	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment creva	visokolegirani čelik, nerđajući