

Y - utični priključak QSY-B-1/2-10-10

Broj artikla: 132024


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougrom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO

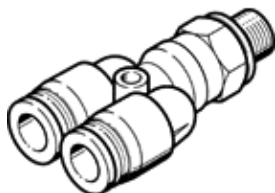

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 5,5 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 28 Nm |
| Težina proizvoda | 53,8 g |
| Broj izlaza | 2 |
| Broj dovodnih kablova | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | for tubing, 10mm outside diameter |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Informacija o materijalu, kućište | PBT |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, zaptivka creva | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment creva | visokolegirani čelik, nerđajući |