

Utični priključak QS-B-3/8-12-10

Broj artikla: 132123


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO

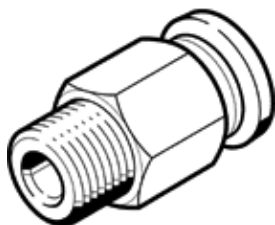

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 8,7 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 22 Nm |
| Težina proizvoda | 35,5 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | for tubing, 12mm outside diameter |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Informacija o materijalu, kućište | Mesing Niklovano |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, zaptivka creva | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment creva | visokolegirani čelik, nerđajući |