


# Y - utični priključak NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10

Broj artikla: 133087

FESTO

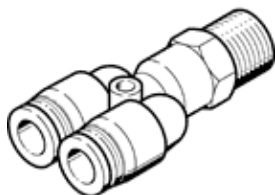

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	5,3 mm
Oblik	Y-shape
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 17
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući