 



Podesivi prigušivač zvuka VFFK-C-K-R14-P

Broj artikla: 133143

FESTO

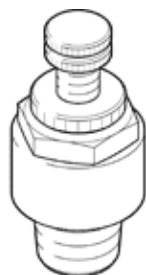

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija prigušivača zvuka |
| Pneumatski priključak 1 | R1/4 |
| Element podešavanja | Narezani vijak |
| Vrsta pričvršćenja | navojno |
| Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 420 l/min |
| Pogonski pritisak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | 0 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 25 g |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | Mesing niklovan |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material adjusting screw | Mesing niklovan |