

 

Regulator pritiska LR-QS-6

Broj artikla: 153541

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO

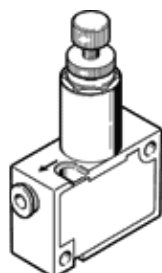

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|------------------------------|---|
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-6 |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Normalni nazivni protok | 70 l/min |
| Ulazni pritisak 1 | 0 ... 9 bar |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT ojačan |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Osíuranje aktiviranja | Narezani vijak sa kontramaticom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani klipni regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha |
| Područje regulacije pritiska | 1 ... 8 bar |
| Težina proizvoda | 33 g |
| Material of threaded plug | Mesing Niklovano |
| Material of threaded seal | PTFE |