


Višepoložajni ugradbeni komplet DPVU-63

Broj artikla: 161200

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa ADVU.

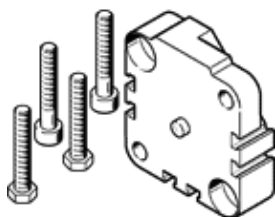

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	372 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material flange	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Čelik pocinkovano
Material cylindrical dowel pin	Čelik pocinkovano