


Priključni kabl KVIA-MPPE-5

Broj artikla: 163882

FESTO

za proporcionalne ventile

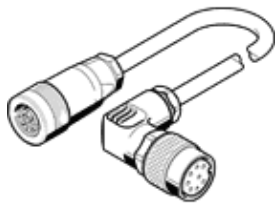

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenim cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	352 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ugaona
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1 A
Dužina kabla	5 m
Prečnik kabla	8 mm
Struktura kabla	6x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronza posrebreno i pozlačeno