


L utični priključak QSMKL-1/8-3/16-U

Broj artikla: 190742

FESTO

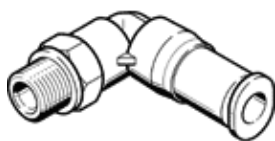

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Mini |
| Nazivni prečnik | 3 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 8 Nm |
| Težina proizvoda | 9,5 g |
| Pneumatski priključak 1 | Male thread 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 3/16" |
| Boja obruča | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |