


# Višestruki razvodnik QSYTF-1/2-1/2-U

Broj artikla: 190837

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji i unutrašnji navoj sa spoljašnjim šestouglom.

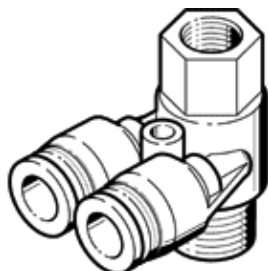

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	7,1 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	106 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Male thread 1/2 NPT Female thread 1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/2"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Nickel-plated brass
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući